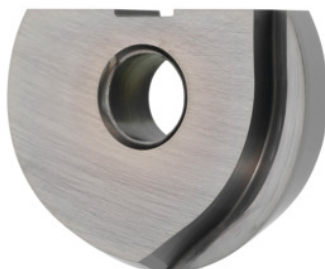


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm Helix Helix, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212675 ST1400 |
| GTIN         | 4045197712509 |
| Tuoteluokka  | 21A           |

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjeluomistamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

Lastunmurtaja pitkälastuisille materiaaleille.

Syöttö  $f_z$  teräksessä  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

tyyppi: ST1400

Laji: HB7520

**Tekninen kuvaus**

|  |         |
|--|---------|
| tyyppi   | ST1400  |
| Lastuava aine                                      | KM      |
| Laji   | HB7520  |
| Syöttö $f_z$ teräksessä $< 1400$ N/mm <sup>2</sup> | 0,25 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä                         | 1       |

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään