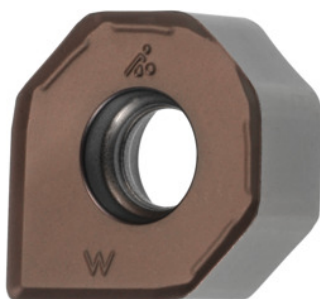


Garant
XNEU 05T6 ANEN-W Silitysterä, HB7730, Tyyppi: UNI

Tilaustiedot

Tilausnumero	213440 UNI
GTIN	4045197716460
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Leveäsilitysterä, yksi leikkuusärmä.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Viisteen pituus 7,6 mm.

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}^* 3 \text{ mm}$

tyyppi: UNI

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Laji	HB7730
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

