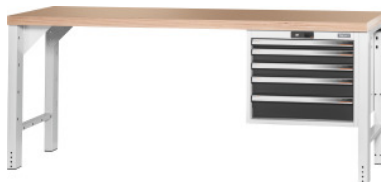


Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/5mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922704 2000/5
GTIN	4062406084813
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine Yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason paksuus	50 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Sarja	vario
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	155 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5