


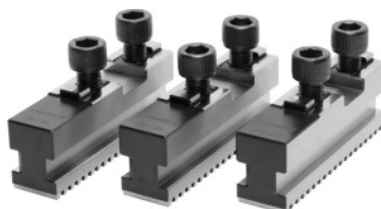

Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus, Istukkatyypille: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	313207 200
GTIN	2050001929006
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kovien tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen. Päällileukojen kiinnitysruuvit mukana toimituksessa.

Tekninen kuvaus

Pituus L	85 mm
Istukkatyypille	200 mm
Uraleveys A	20 mm
Portaan leveys D	10 mm
Leveys B	22 mm
Reikäväli b	40 mm
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka

