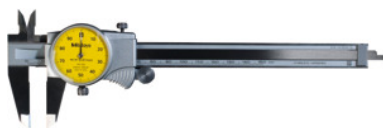


Mitutoyo**Kellotyöntömitta, Tyyppi: 150/01****Tilastiedot**

Tilausnumero	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Mattakromattu asteikko. Iskusuoja ja suojattu hammastanko. Tarkkuusmittakello kierrettävällä asteikkotaululla, lukitusruuvi.

Sormipyörä. Millimetriarvojen luku mittauskiskosta, 1/100 mm pyöröasteikolta.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Lukematarkkuus (pyöreä asteikko)	0,01 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Osoittimen kierros	1 mm
Leukapituus	40 mm
Kalibrointi	A1
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 6,2×2,2
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kellotyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Työntömitan taulukko	412180
Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120