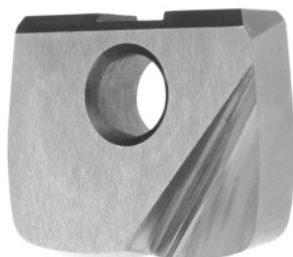


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 12 mm tylppä kartiomainen, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjeluamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.**

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen: 0,1 mm

Laji: HU7810

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Laji	HU7810
Nirkon säde	1 mm
Lastuava aine	KM
Säde Wiper axial	25 mm
Säde Wiper radial	50 mm
Terän säde R_1	1 mm
Terän pituus L_c	6 mm

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään