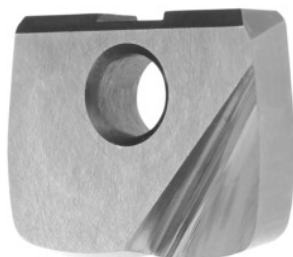


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm tylppä kartiomainen, Tyyppi: ALU****Tilautiedot**

Tilausnumero	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjeluamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen: 0,2 mm

Laji: HU7810

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Laji	HU7810
Nirkon säde	2 mm
Lastuava aine	KM
Säde Wiper axial	40 mm
Säde Wiper radial	80 mm
Terän säde R_1	2 mm
Terän pituus L_c	10 mm

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään