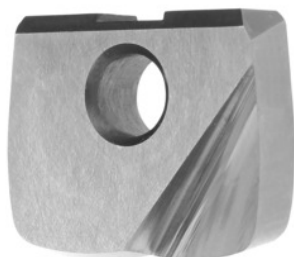


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 32 mm Helix tylppä kartiomainen, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212796 ALU
GTIN	4062406103347
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjeluomistamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen: 0,3 mm

Laji: HU7810

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Laji	HU7810
Nirkon säde	4 mm
Lastuava aine	KM
Säde Wiper axial	70 mm
Säde Wiper radial	140 mm
Terän säde R_1	4 mm
Terän pituus L_c	16 mm

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään