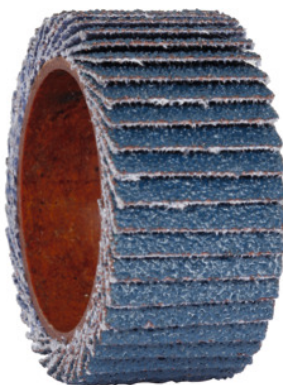


**HOLEX****Liuskahiomahylsy (ZA), rae 120 hieno, Hylsyn Ø×hylsyn leveys: 30X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553823 30X30
GTIN	4045197723208
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

**Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.** Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Tiiviisti kiinteän ytimen ympärille pakatut **hiomalamellit** zirkonikorundikudosta (ZA). Yksittäisten lamellien tasainen kuluminen vapauttaa jatkuvasti uutta hiomakudosta ja moninkertaistaa laikan käyttöiän ja hiomatehon.

**Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Vaativiin tasohiomatöihin vaihtoehtona hiomahylsyille tai liuskahiomalaikoille. Käyttö sallittu vain hylsynpidikkeen pyörimissuunnassa, suunta on merkitty hylsyn keskiöön.

**Sopii:**

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

**Tekninen kuvaus**

Hylsyn leveys	30 mm
Enimmäiskierrosluku	19100 min <sup>-1</sup>
Rakeisuus	120
Hylsyn Ø	30 mm
Ulko-Ø	45 mm
Hienousaste	hieno
Hioma-aine	Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Liuskahiomahylsy

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Øxpään pituus 30X30 mm	553600 30X30
---	--------------