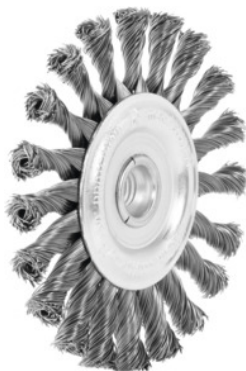


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen. **Sisäkierre M14**, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	29 mm
Harjasten Ø D ₁	125 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,5 mm

Tupsujen lkm	20
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja