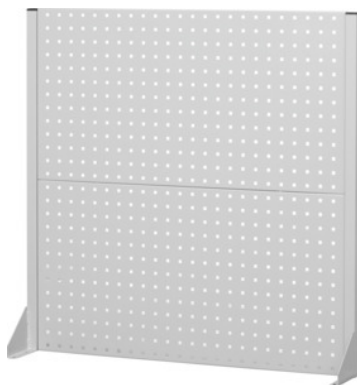


**Reikälevytakaseinä, Korkeus 962 mm, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	929651 1500
GTIN	4062406118679
Tuoteluokka	92W

Kuvaus**Malli:**

Jalusta teräslevyä 40×40 mm työtasojen ruuvaukseen. Välissä reikälevyseinä teräslevystä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kannatinpylväsrakenteen alueen tuotteita ei voi ripustaa reikälevyyn.

Tekninen kuvaus

Syvyys	25 mm
Sopii tyyppiin	1500 mm
Reikäseinärakenne	Yksisivuinen
Leveys	1420 mm
Korkeus	962 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne

Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Tuotenimen määrite	Korkeus 962 mm
Tuotetyyppi	Rei'itetty seinä