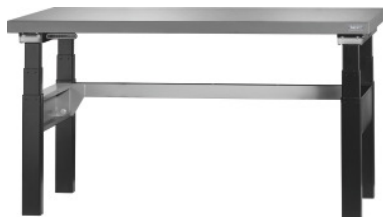


Garant

Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 250 / 200 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 1500

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920301 1500
GTIN	4062406119782
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. Työpöytä **ilman** erotuslevyjä, asentaminen riviin ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja.

Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Suurin kantavuus	250 kg
Syvyys	750 mm
Paino	101 kg
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Työtason syvyys	750 mm

Työtason pituus	1500 mm
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	250 kg
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	610 - 1200 mm
Leveys	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
ComfortClose	ei
Nostonopeus	38 mm/s
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä