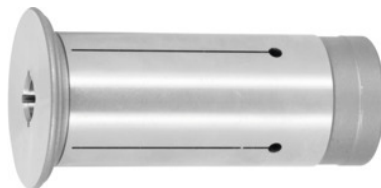


Garant**Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 20 mm, Kiinnitys-Ø D1: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302155 5
GTIN	4045197732651
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:****Jäähdytyskanavaurat.****Käyttö:**

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:Hydraulikiristysistukka, **kiinnitys-Ø 20 mm.****Tekninen kuvaus**

Ø D	20 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	5 mm
Tuotenimen määrite	Ø 20 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 µm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

