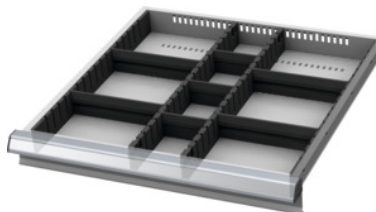


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950320 75/3
GTIN	4062406151980
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 20×20G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 3 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 4 × koko 75

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	50 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Paino	0,648 kg
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951570 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951781 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951741 75
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951520 75