


Garant GRIDLINE

## Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/3

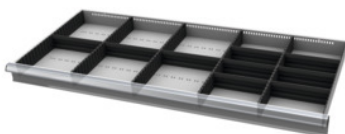

### Tilaustiedot

Tilausnumero	950670 125/3
GTIN	4062406153878
Tuoteluokka	9GB

### Kuvaus

**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 56×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 6 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 12G nro 951821: 3 × koko 125

### Tekninen kuvaus

Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1400 mm

Paino	2,36 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 12G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951821 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951801 125