




## Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 6

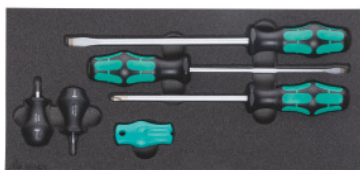

### Tilaustiedot

Tilausnumero	953421 6
GTIN	2050002004207
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953421: 1 kpl

WERA-uraruuvitaltta nro 662200 koot 8; 10: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668260 koot 1S; 2S; 3: kutakin 1 kpl

WERA-magnetointilaite nro 666450: 1 kpl

Vetolaatikon täyttöaste G: 8×16

Leveys: 200 mm

Syvyys: 400 mm

Leveys G: 8

Syvyys G: 16

### Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Syvyys	400 mm
Syvyys G	16
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	6

Työkalujen lukumäärä	6
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×16
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 3	668260 3
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1S	668260 1S
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 10 mm	662200 10
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953421	952001 953421
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2S	668260 2S
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 8 mm	662200 8
Magnetointilaite	666450