


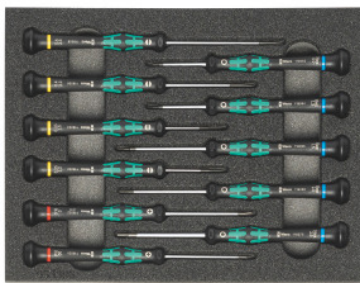

Mikroruuvinväänninsarja, Työkalujen lukumäärä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	953396 11
GTIN	2050002004184
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953396: 1 kpl

WERA Sähköasentajan kuusikulmainen ruuvitaltta nro 627470 koot 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: kutakin 1 kpl

WERA elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664600 koot 1,2; 1,5; 2; 2,5: kutakin 1 kpl

WERA Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668800, koko 00; 0: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	11
Syvyys G	10
Leveys	200 mm
Syvyys	250 mm

Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	11
Paino	0,193 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilleKraftform Micro Ristikantakoko 00	668800 00
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväänninKraftform Micro Kuusikulma 1,3 mm	627470 1,3
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväänninKraftform Micro Kuusikulma 2 mm	627470 2
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953396	952001 953396
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleKraftform-Micro Terän leveys b 2 mm	664600 2
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleKraftform-Micro Terän leveys b 2,5 mm	664600 2,5
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleKraftform-Micro Terän leveys b 1,5 mm	664600 1,5
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväänninKraftform Micro Kuusikulma 1,5 mm	627470 1,5
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväänninKraftform Micro Kuusikulma 0,9 mm	627470 0,9
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväänninKraftform Micro Kuusikulma 2,5 mm	627470 2,5
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilleKraftform Micro Ristikantakoko 0	668800 0
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleKraftform-Micro Terän leveys b 1,2 mm	664600 1,2

