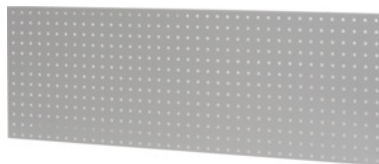


Garant GRIDLINE

ESD-reikäseinä Kaksipuolinen, Sopii tyyppiin: 1500**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972101 1500
GTIN	4062406167417
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Reunoista taivutettua kestävää teräslevyä, työkalujen selkeään säilyttämiseen. Reikälevyn **kaksipuolinen malli** voidaan täyttää molemmin puolin **toisistaan riippumatta**. Reikälevyt teräslevyä 9 x 9 mm 37 mm:n reikäväleihin ryhmään 95 kuuluvien reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

Sopii :

Kiinnitetään ruuveilla kannatinpylväiden ja materiaalivaunun väliin.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 481 mm

Leveys: 1420 mm

Syvyys: 25 mm

Kantavuus: 100 kg

Paino: 18 kg

Tekninen kuvaus

Reikäseinärakenne	molemminpuolinen
Syvyys	25 mm
Paino	18 kg
Kantavuus	100 kg

Leveys	1420 mm
Korkeus	481 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Rei'itetty seinä