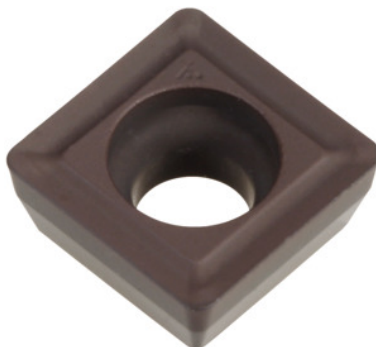


**Garant****SOGX 110509, HB6715, Tyyppi: GG**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	234087 GG
GTIN	4045197742414
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

**Sopii:**

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

**Suositus:**

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

**Huomautus:**

Ei saa käyttää sisäpuolisena teränä (ehdottoman välttämätön sisäpuoliselle terälle = terämateriaali HB630).

Syöttö f: 0,13 - 0,3 mm/kierr.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 110509
Laji	HB6715
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,13 - 0,3 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
kuiva	soveltuu		