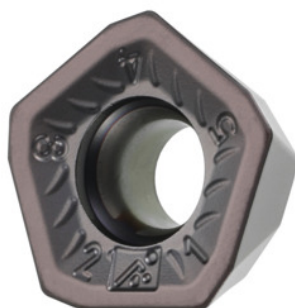


Garant**POMX 0704ZESR R, HB9715, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213131 HART |
| GTIN | 4045197743244 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Tasainen leikkuupituus: 1,5 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 1,4$ mm.

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 3,61 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,5 mm |
| tyyppi | HART |
| Säätösäde, kun $a_{p \max}$ | 3,61 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 5 |
| ISO-koodi-kääntöterä | POMX 0704ZESR R |
| Laji | HB9715 |
| Lastuava aine | KM |

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 50 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 40 m/min | H |
| Teräs < 65 HRC | soveltuu | 35 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 30 m/min | H |
| GG(G) | soveltuu | 300 m/min | K |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |