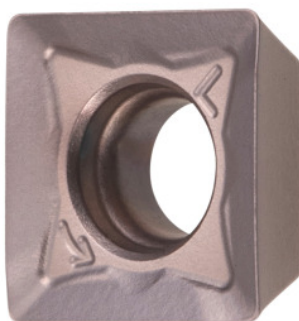


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214935 INOX
GTIN	4045197747860
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Terän paksuus E	3,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083604 PDER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		