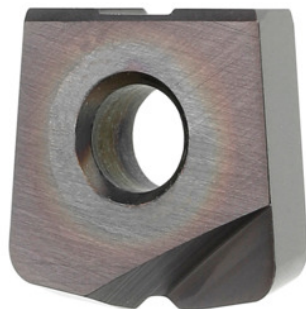


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 8 mm Highfeed, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212746 ST1400
GTIN	4045197761835
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

- Säde- ja pyörintätarkkuus: $\pm 0,015$ mm.
- Vaihtotarkkuus levytä levylle: $\pm 0,025$ mm.

Käyttö:

Highfeed-torusterät suurempiin syöttönopeuksiin.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,4 mm

Laji: HB7530

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Laji	HB7530
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,4 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1 mm

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,3 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyppi	Kääntöterä jysintään