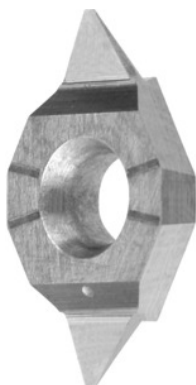


Garant**Kääntöterä kaivertamiseen, HU7805, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217215 ALU |
| GTIN | 4045197762153 |
| Tuoteluokka | 21Y |

Kuvaus

Kääntöterä kaivertamiseen ALU Syöttö f: 0,005 - 0,03 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------------|
| tyyppi | ALU |
| Syöttö f | 0,005 - 0,03 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Laji | HU7805 |
| Kärkikulma | 60 astetta |
| Nirkon säde R _e | 0,08 mm |
| Porraspituus b | 0,4 mm |
| t _{max} | 2 mm |
| W _{max} | 2,71 mm |

Tuotetyyppi

Kääntöterä kaiverrukseen
ja purseenpoistoon**Käyttäjätiedot**

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 180 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 100 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |