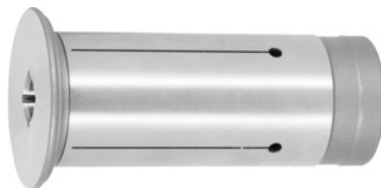


Garant**Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302175 8
GTIN	4045197763259
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:****Jäähdytyskanavaurat.****Käyttö:**

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:Hydraulikiristysistukka, **kiinnitys-Ø 32 mm.****Tekninen kuvaus**

Ø D	32 mm
Kokonaispituus L	63,5 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Tuotenimen määrite	Ø 32 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 μm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

