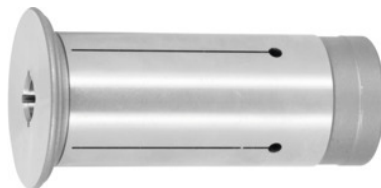


Garant**Halkaista kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302175 14
GTIN	4045197763280
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:****Jäähdytyskanavaurat.****Käyttö:**

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:Hydraulikiristysistukka, **kiinnitys-Ø 32 mm.****Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	14 mm
Tuotenimen määrite	Ø 32 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 μm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

