


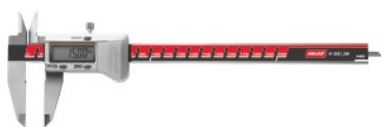

## Digitaalinen työntömitta ABS, Mittausalue: 200mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	412821 200
GTIN	4045197770257
Tuoteluokka	42A

### Kuvaus

#### Malli:

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Digitaalinen työntömitta, **absoluuttinen asteikko**, nollausta ei tarvita. Elektroniikka kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.

- **Erittäin hyvä tarkkuus lasiasteikon ansiosta.**
- **Elektroniikka on erotettu rungosta ja asennettu suoraan työntöosaan. Mittausvoima siirtyy suoraan mittausleukaan. Näin työntömitta tuottaa vähemmän virheitä ja kestää pidempään.**
- **Kestävä metallikuori.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081560, tunnus CR2032.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 200 mm
Automaattinen sammutus	kyllä
Leukapituus	50 mm
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Lukema	0,0005 tuuma
Kotelon materiaali	Metalli
Standardi	ISO 13385
Lukema	0,01 mm

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Kalibrointi	A1
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236