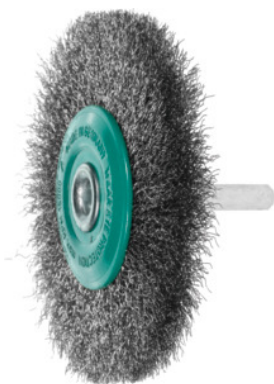


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 80X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjasten Ø D ₁	80 mm
Harjan leveys	12 mm
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	9 mm

varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja