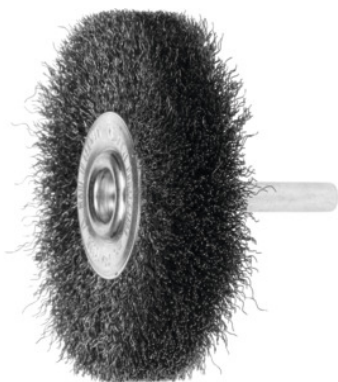


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574100 70X16
GTIN	4017359042823
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	19 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	70 mm
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	Teräslanka

Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja