




## Pyällystyökalusarja, Varren/terän koko: 25mm

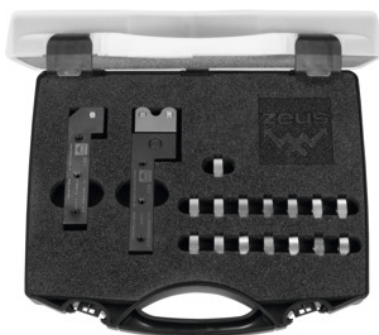

### Tilaustiedot

Tilausnumero	290025 25
GTIN	4030741656866
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Sisältö:

- 1 kpl pyällystyökalu nro 290000 ja nro 290010: koko 25
- 3 kpl pyällysketrä nro 290161: koot 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5
- 1 kpl pyällysketrä nro 290176 ja nro 290181: koot 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

### Tekninen kuvaus

Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RBR 2×BL

pyällysprofiilille	RGE30° BL/BR30°
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

## Tarvikkeet

Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X8/1,0 mm	290161 25X8/1,0
Pyällystyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 25 mm	290010 25
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X8/1,0 mm	290176 25X8/1,0
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X8/1,0 mm	290181 25X8/1,0