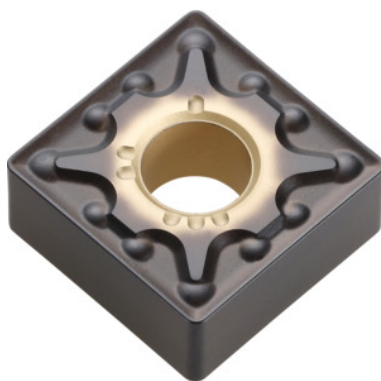


Garant**SNMG 120408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120408 HB7010-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä