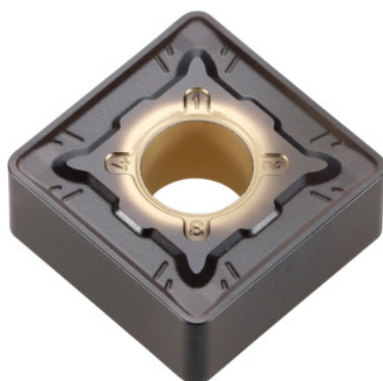


Garant**SNMG 150612, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251330 HB7010-1
GTIN	4045197780126
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 150612 HB7010-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SG
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 9 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min

Laji	HB7010-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä