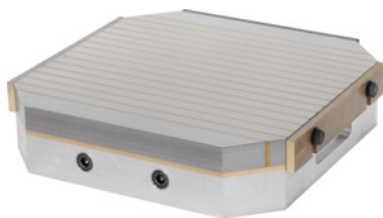


**Garant****Kestomagneetti, poikittaisnapajako, Pituus L: 320mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380040 320
GTIN	4045197781772
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- **Alumiinikotelo, päälle- tai upoasennus.**
- **Pysäytyslistat 3 sivulla.**
- **2 kytkentäkohtaa.**
- **Jyrsitty vedin.**
- **Sisältää 4 ZeroClamp-reikää, mitta 200.**
- **Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.**

Kaksi kytkentäkohtaa kahdelle magneettikentälle;

Kun on kyse suurikokoisista työkappaleista, jotka on tarkoitus kiinnittää koko magneettikentän alueelle, on kumpikin kiinnityskohta oltava kytketty päälle.

**Etu:**

Kahden työkappaleen kiinnittäminen lavan päälle ja osittainen varaus on mahdollista (kahden kytkentäkohdan kautta).

**Käyttö:**

Keskisuurien ja suurien työkappaleiden kiinnittämiseen hiottaessa, jysittäessä ja kipinätyöstettäessä.

**Toimituksen sisältö:**

Kuusioavain.

**Huomautus:**

Sopiva GARANT ZeroClamp -kivistyspultti 360025 18M16 tai 18M16/138.

Lavan kiinnittäminen tapahtuu ZeroClam-kiinnityspulttien kautta tai kiinnitysleukojen avulla jysittyjen kivistysurien kautta suoraan konepöytään.

## Tekninen kuvaus

Magneetikentän korkeus	6 mm
Nimellispitovoima	130 N/cm <sup>2</sup>
Lamellitason pituus	320 mm
Paino	38 kg
Lamellitason työstövara	6 mm
Mitta D	258 mm
Leveys B	320 mm
Korkeus H	68,5 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy