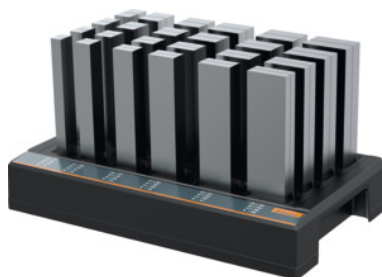


Garant**Suuntaisalustasarja, Pituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366702 200
GTIN	4045197799302
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

GARANT – **tarkkuusmalli**. Paritoleranssi $\leq 0,004$ mm, leveys-/korkeustoleranssi $\leq 0,007$ mm, erittäin tarkka tasaisuus ja tarkat kulmat. Paloja säilytetään erityisessä muovitelineessä. Kovuus: 60 HRC.

Pareittain tarkkuushiottu.**Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sisältö:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Huomautus:

Koko 125 – 200: 1 mm nouseva; kaikki mitat 9 mm lukuun ottamatta mahdollisia. Varapidike, katso varaosaluettelo. 1 mm:n porrastus (paitsi 9 mm), muuten kaikki mitat saavutettavissa.

Tekninen kuvaus

Pituus	200 mm
--------	--------

Listojen määrä	24 paar
Muodon kuvaus	suorakulmainen
Muodon kuvaus	tasainen
Muodon kuvaus	yhdensuuntainen
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 14X27 mm	366726 14X27
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 12X40 mm	366726 12X40
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 12X35 mm	366726 12X35
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 8X31 mm	366726 8X31
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 8X11 mm	366726 8X11
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 12X15 mm	366726 12X15
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 10X33 mm	366726 10X33
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 10X38 mm	366726 10X38
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 8X26 mm	366726 8X26
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 10X13 mm	366726 10X13
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 8X16 mm	366726 8X16
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys x korkeus 10X23 mm	366726 10X23
	366726 8X21

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 8X21 mm

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 14X22 mm

366726 14X22

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 14X32 mm

366726 14X32

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 10X18 mm

366726 10X18

Muovijalusta suuntaisalustoille Tyyppi 125-200

366701 125-200

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 10X28 mm

366726 10X28

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 12X25 mm

366726 12X25

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 8X36 mm

366726 8X36

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 14X42 mm

366726 14X42

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 14X37 mm

366726 14X37

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 12X20 mm

366726 12X20

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 14X17 mm

366726 14X17

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 koko 200 Leveys
× korkeus 12X30 mm

366726 12X30