


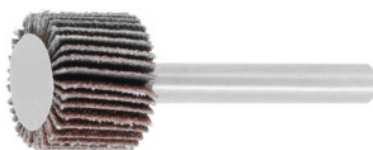

Liuskakaralaikka (A), Rae 240, Pään Ø×pään leveys: 20X10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	554500 20X10
GTIN	4045197803467
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	3 mm
Suositteltu kierrosluku	20000 min ⁻¹
Pään leveys	10 mm
Pään Ø	20 mm
Rakeisuus	240
Enimmäiskierrosluku	28000 min ⁻¹
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 240
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		