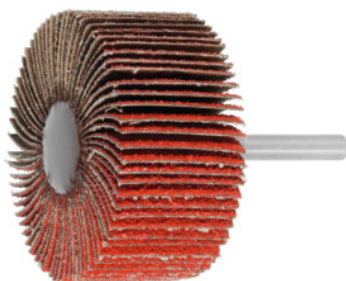


**Garant****Liuskakaralaikka (CER), Rae 60, Pään Ø × leveys: 60X30mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554150 60X30  |
| GTIN         | 4045197803818 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomalamelleissa **keramiikkarae (CER)**.

**Käyttö:**

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

**Tekninen kuvaus**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Pään Ø                  | 60 mm                   |
| Varren Ø                | 6 mm                    |
| Suositteltu kierrosluku | 8000 min <sup>-1</sup>  |
| Pään leveys             | 30 mm                   |
| Enimmäiskierrosluku     | 12700 min <sup>-1</sup> |
| Rakeisuus               | 60                      |
| Hioma-aine              | Keramiikkarae (CER)     |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka       |
| Tuotenimen määrite   | Rae 60           |
| Tuotetyyppi          | Liuskakaralaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |