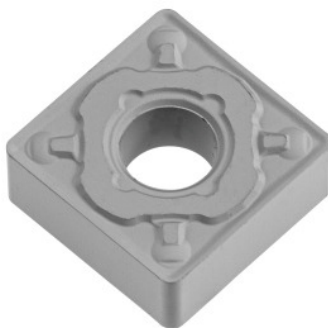


**SNMG 120408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBT020
Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys $a_p$	0,8 - 5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä