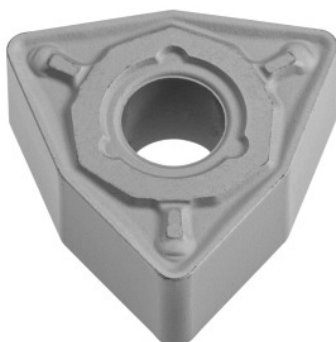


**WNMG 080404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

WNMG 080404 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Laji	HBT020
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
lastunmurtaja	PM
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä