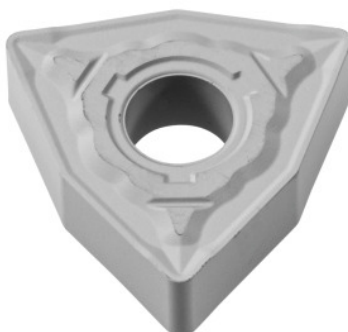


**WNMG 080412, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

WNMG 080412 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
lastunmurtaja	PR
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys $a_p$	1,8 - 6 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä