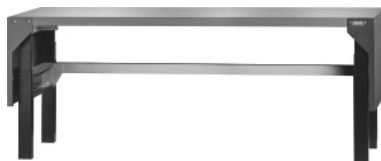


Garant

Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 250 / 200 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 2000/S

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. **Erotuslevyillä** varustettu työpöytä, asentaminen riviin on mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Nostonopeus	38 mm/s
Työtason paksuus	50 mm
Syvyys	750 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	720 - 1200 mm
Paino	119 kg
Työtason pituus	2000 mm

ComfortClose	ei
Työtason syvyys	750 mm
Suurin kantavuus	200 kg
Leveys	2000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	200 kg
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä