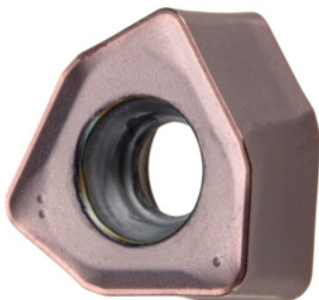


Garant**XOMU094812ZZER, HB4715, Tyyppi: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213028 HART
GTIN	4062406266578
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:**Innovatiivinen** kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).**Suorituskykyiset** terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 2 mmSyöttö f_z / hammas: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f_z / hammas	0,8 mm
tyyppi	HART
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB4715
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,6 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	AlTiN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 50 HRC	soveltuu	110 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	80 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	50 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		