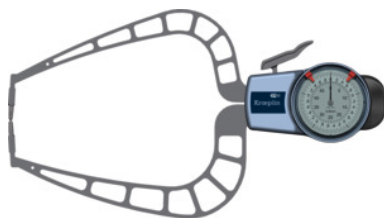


Kroepelin
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, kello, Mittausalue: 0-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ulkourien, seinämäpaksuuksien, levyjen, putkenseinämien, kalvojen ja vastaavien nopeaan mittaukseen.

Tekninen kuvaus

Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	167 mm
Mittausalue	0 - 50 mm
virheraja	0,05 mm
Lukema	0,05 mm
KM-kärkikuulan Ø	3 mm
Mittakellon Ø	66 mm
IP-suojausluokka	IP 65

Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023450 S