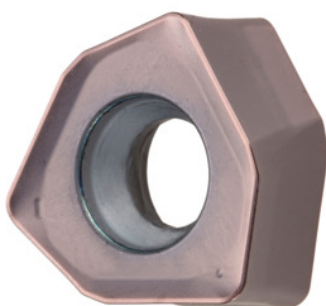


Garant**XOMU146715ZZER, HB415, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:**Innovatiivinen** kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).**Suorituskykyiset** terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 3 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMU146715ZZER
Laji	HB415
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	1,3 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pinnoitus	AlTiN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		