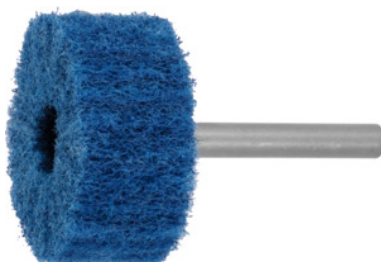


**Garant****Liuskakaralaikka Huopa (ZA), hieno, Pään Øxpään leveys: 40X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554908 40X20
GTIN	4062406272357
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). **Soveltuu hyvin jaloteräksen työstöön.**

**Käyttö:**

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	6 mm
Pään leveys	20 mm
Enimmäiskierrosluku	14000 min <sup>-1</sup>
Pään Ø	40 mm
Suositteltu kierrosluku	7500 min <sup>-1</sup>
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Rakeistus-vertailu	280
Hienousaste	hieno

Tuotenimen määrite	hieno
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		