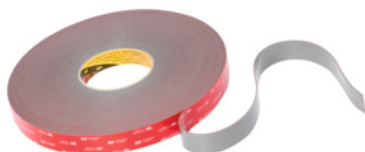


**VHB™-teippi, harmaa, Leveys×pituus(mm×m): 25X33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

3M™ GPH-110GF koostuu mukautuvasta vaahtomuoviytimestä ja kestää korkeita lämpötiloja. Sillä saadaan aikaan nopeasti ja helposti vahva, kestävä ja pitkäaikainen liitos.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 33 m

Leveys: 25 mm

Paksuus: 1,1 mm

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GPH-110GF
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo
Liimausvoima teräksessä	3,7 N/mm
lämmönkestävyys enintään	150 °C
Liimamassa	Akrylaatti

Pituus	33 m
Säilytyslämpötila	16 °C
Väri	harmaa
Leveys	25 mm
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Vähimmäissäilyvyysaika	24 kk
Paksuus	1,1 mm
Varaston ilmankosteus	40 %
Tuotenimen määrite	harmaa
Tuotetyyppi	Teippi