


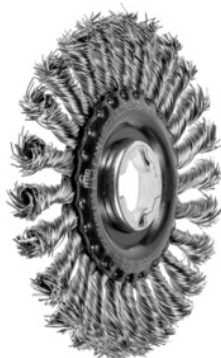

Pyöröharja X-LOCK, INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M: 125X-LOCKmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Tuoteluokka	55V

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

X-LOCK-pikakiinnitysjärjestelmä harjojen nopeaan vaihtoon ilman työkaluja.

Tekninen kuvaus

Tupsujen lkm	24
Harjasten Ø D ₁	125 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan pituus H ₁	28 mm

Harjaosan leveys L ₁	12 mm
Sarja	X-LOCK
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja