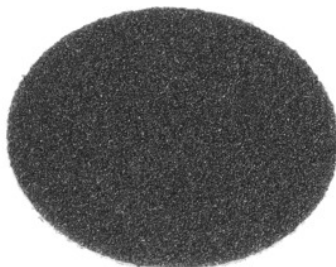


**Tarrakiinnitteinen hiomapaperi (SiC) -sarja, 100 osaa, Ø 21 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553970 80
GTIN	4027497148400
Tuoteluokka	53L

Kuvaus**Malli:**

Pyöröjen taustapuolet on laminoitu ja laikat kiinnittyvät itsestään tarrakiinnitteisten hiomalaikkojen nro 553995 kanssa käytettyinä. Pyörön nopeaan vaihtoon.

Käyttö:

Mikrohiontajärjestelmiin. Kumisen hiomalaikan nro 553995 maksimivaihtonopeus.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Kiekon Ø	21 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	Ø 21 mm
Sovitin	Tarrakiinnitys
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		