


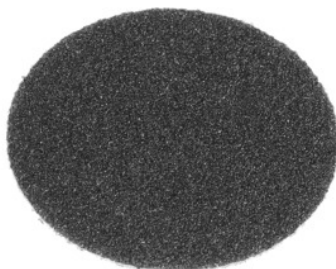

Tarrakiinnitteinen hiomapaperi (SiC) -sarja, 100 osaa, Ø 32 mm, Rakeisuus: 120



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553975 120 |
| GTIN | 4027497149278 |
| Tuoteluokka | 53L |

Kuvaus

Malli:

Pyöröjen taustapuolet on laminoitu ja laikat kiinnittyvät itsestään tarrakiinnitteisten hiomalaikkojen nro 553995 kanssa käytettyinä. Pyörön nopeaan vaihtoon.

Käyttö:

Mikrohiontajärjestelmiin. Kumisen hiomalaikan nro 553995 maksimivaihtonopeus.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|------------------|
| Kiekon Ø | 32 mm |
| Rakeisuus | 120 |
| Hioma-aine | Piikarbidi SiC |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC |
| Tuotenimen määrite | Ø 32 mm |
| Sovitin | Tarrakiinnitys |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| kivi | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |