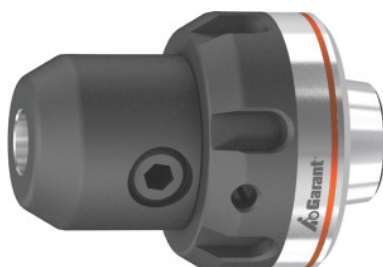


**Garant****Pikavaihtoadapteri, Weldon ulkomutterilla ER 32, Kiinn.Ø: 8mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319762 8      |
| GTIN         | 4062406328726 |
| Tuoteluokka  | 31V           |

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

**Etu:**

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiin.**

**Käyttö:**

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiin.

**Tekninen kuvaus**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Ulkonema A-mitta | 46,5 mm           |
| Sisäjähdytys     | kyllä             |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3               |
| Ulko-Ø D         | 49 mm             |
| Tuotetyyppi      | Pikavaihtosovitin |

