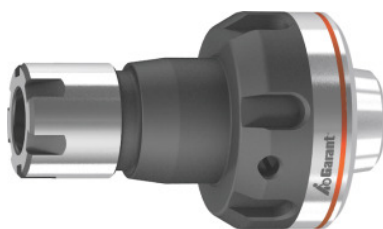


Garant**Pikavaihtoadapteri, ER-Mini ulkomutterilla ER 25, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319771 16
GTIN	4062406328924
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

Etu:

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.**

Käyttö:

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Ulko-Ø D: 41,7 mm

Ulkonema A-mitta: 61 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	61 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3
Ulko-Ø D	41,7 mm

Tuotetyyppi

Pikavaihtosovitin