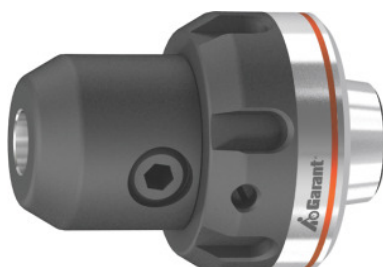


**Garant****Pikavaihtoadapteri, Weldon ulkomutterilla ER 32, Kiinn.Ø: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319762 12
GTIN	4062406328740
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

**Etu:**

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiin.**

**Käyttö:**

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiin.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	50 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3
Ulko-Ø D	49 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

